


# ソケット NTSD-WD-9

部品番号: 18527

FESTO

バルブターミナル用

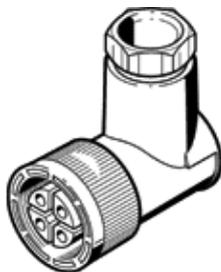

## データシート

特長	値
取付方法	スレーブナット
取付方向	任意
質量	30 g
配線方式	4ピン エルボ形プラグソケット ネジ端子
使用電圧範囲 ( AC)	$\leq 250$ V
許容電流負荷	16 A
ケーブルコネクタ	Pg9
ケーブルの最大直径	6 ... 8 mm
ターミナル断面図	1.5 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP67
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PBT
Material electrical contact	銅合金 真鍮