


タイロッドシリンダ CRDNGS-3"-PPV-A

部品番号: 185377

FESTO

ISO 15552・NFE49 003.1・UNI
10290規格タイプ、スイッチ用マグネット付、両側クッション付

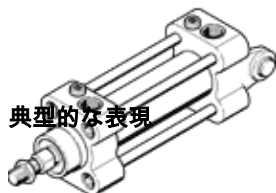

データシート

特長	値
ストローク	2,000 mm
ピストン径	3"
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	4 - 腐食ストレス最大
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	2,721 N
0.6MPaで前進時の理論力	3,016 N
接続ポート径	3/8 NPT
Material cover	鋳造ステンレス
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス