
 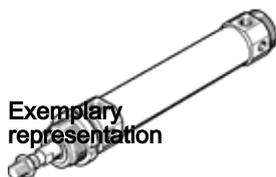


丸形シリンダ CRDSW-1 1/4"- -P-A

部品番号: 185384

FESTO

耐腐食性、
近接スイッチ用、組合せデザイン。終端に固定クッション付。
この製品はFesto USA向けの製品です。
製造中止予定品、2012年まで注文可能



Exemplary
representation

データシート

特長	値
ストローク	0.4 ... 20 "
ピストン径	1 1/4"
規格	ISO 6431
クッション	P : 固定クッション
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	4
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	415 N
0.6MPaで前進時の理論力	483 N
接続ポート径	NPT1/8-27
材質 カバー	ステンレス
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	ステンレス
材質 ピストンロッド	ステンレス