

丸形シリンダ CRDSNU-1/2"- -P-A-S2

部品番号: 185403

FESTO


 
耐腐食性、両ロッドピストン

DIN

ISO6432に準拠、無接点近接スイッチ用、組合せデザイン、終端に弾性クッションリング付。

この製品はFesto USA向けの製品です。

製造中止予定品、2012年まで注文可能

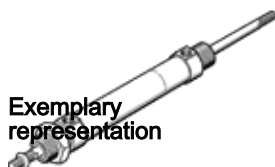

データシート

特長	値
ストローク	0.4 ... 8 "
ピストン径	1/2"
規格	ISO 6432
クッション	P : 固定クッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	4
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	51 N
0.6MPaで前進時の理論力	51 N
10mmストロークあたりの加算負荷率	43.9 g
接続ポート径	UNF5-44