


# 六角ワンタッチエルボ

## QSQ-G1/8-6

部品番号: 186222

FESTO

360°回転可能, 4方向

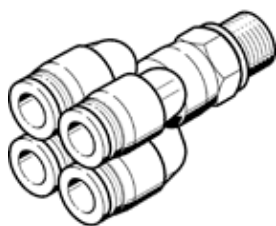

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	5.2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
構造	押し引きの原理
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 6 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 14 bar
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア メーカーの説明による水 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 参照
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
締め付けトルク	7 Nm
締め付けトルク公差	± 20 %
質量	26 g
出力数	4
供給配管数	1
エア接続ポート 1	G1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径6mmのチューブ用
リリースリングの色	青
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス