


ガイド付シリンダ DFP-10-100-P-A

部品番号: 186732
廃番予定品

FESTO

回転レス、スイッチ取付可
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

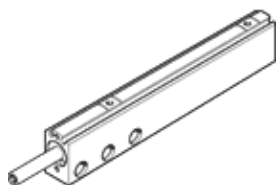

データシート

特長	値
ストローク	100 mm
ピストン径	10 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1.5 ... 10 bar
最高速度	0.8 m/s
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	-10 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.05 Nm
0.6MPaで後退時の理論力	31 N
0.6MPaで前進時の理論力	47 N
移動負荷	45 g
質量	198 g
接続ポート径	M3
材質	銅、PTFEフリー
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	熱処理鋼