


ガイド付シリンダ DFP-80-50-PPV-A

部品番号: 186756
廃番予定品

FESTO

回転レス、スイッチ取付可
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

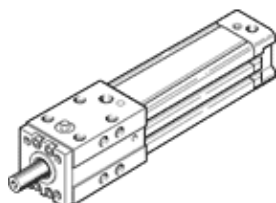

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------|-------------------------------|
| ストローク | 50 mm |
| ピストン径 | 80 mm |
| クッション | PPV : 両側可変エアクッション |
| 取付方向 | 任意 |
| ガイド | コロガリガイド |
| 構造 | ガイド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| 使用圧力 | 0.5 ... 10 bar |
| 最高速度 | 0.9 m/s |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| クッションストローク | 32 mm |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 2,262 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 3,016 N |
| 移動負荷 | 3,305 g |
| 質量 | 8,077 g |
| 接続ポート径 | G3/8 |
| 材質 | 銅、PTFEフリー |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鍛造アルミ合金 |
| Material piston rod | 熱処理鋼 |