 



ガイド付シリンダ DFP-80-250-PPV-A

部品番号: 186761
廃番予定品

FESTO

回転レス、スイッチ取付可
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

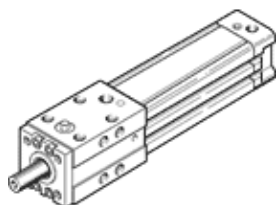

データシート

特長	値
ストローク	250 mm
ピストン径	80 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	0.5 ... 10 bar
最高速度	0.9 m/s
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
周囲温度	-10 ... 60 °C
クッションストローク	32 mm
0.6MPaで後退時の理論力	2,262 N
0.6MPaで前進時の理論力	3,016 N
移動負荷	5,290 g
質量	11,289 g
接続ポート径	G3/8
材質	銅、PTFEフリー
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	熱処理鋼