


接続ケーブル KMP2-03-V-X-26

部品番号: 18681

FESTO

ケーブルの長さは1~99mまで可能。
製造中止予定品、2012年まで注文可能

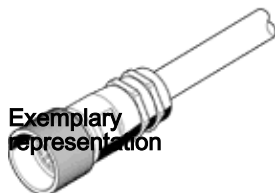

データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 (AC)	<= 250 V
使用電圧範囲 (DC)	<= 300 V
許容電流負荷	7.5 A
保護仕様	IP65
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
配線方式	プラグソケット 26ピン
ケーブルの構造	26 x 0,75 mm ²
ケーブル径	15 mm
取付方法	スレーブナット
色コード、心線絶縁	1~26のし白字ナンバーが入った黒ケーブル
材質 シール	CR 耐光、耐油
材質ハウジング	銅合金 ニッケルメッキ
材質ケーブル皮膜	PVC
材質 (クランプコネクタ)	銅合金 金メッキ