


DUOケーブル KM12-DUO-M8-GDWD

部品番号: 18688

FESTO

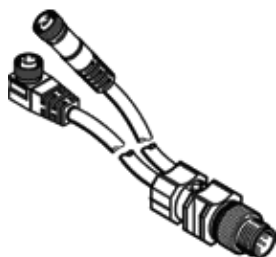

データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 (AC)	≤ 60 V
使用電圧範囲 (DC)	≤ 75 V
許容電流負荷	2.8 A
保護仕様	IP67
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 70 °C
周囲温度	-30 ... 70 °C
質量	61 g
配線方式	ストレート形プラグ/ストレート形エルボ M12x1 / M8 4ピン/3ピン
ケーブルの構造	2x(3x0,25)
ケーブル径	4.5 mm
ケーブル長さ	0.6 m
取付方法	取付穴 ネジ付プラグ スレーブナット
材質 コネクタナット	真鍮 ニッケルメッキ
材質ハウジング	PUR
材質ケーブル皮膜	PUR
材質 (クランプコネクタ)	真鍮 金メッキ