


プラグ SEA-GS-M8

部品番号: 18696

FESTO

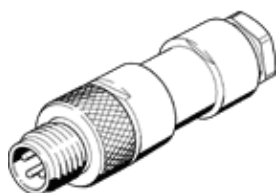

データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
取付方法	ねじスリーブ
取付方向	任意
質量	9 g
配線方式	3ピン M8x1 ストレート/はんだタイプ
使用電圧範囲 (DC)	<= 60 V
使用電圧範囲 (AC)	<= 60 V
40°C時の許容負荷電流	3 A
サージの強さ	1.5 kV
ケーブルコネクタ	Pg7
ケーブルの最大直径	3.5 ... 5 mm
ターミナル断面図	0.25 mm ²
保護仕様	IP67
周囲温度	-40 ... 85 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	真鍮ニッケルメッキ
Material electrical contact	真鍮 金メッキ