
 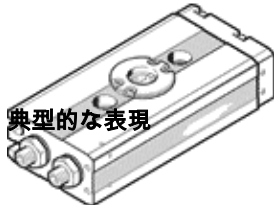


ロータリアクチュエータ DRQD-12- -

部品番号: 187433
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	12
両端の角度調整範囲	-20 /+ 6 deg
回転角度	0 ... 180 deg
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
中間停止位置の最大数	1
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	フランジシャフト 変換プレート ドライブシャフト
使用圧力	1 ... 8 bar
運転モード	複動式
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	c T4 X
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
粉塵防爆	c 120°C X
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	0.76 Nm
許容慣性モーメント	0.00007 kgm ²
取付方法	オプション 取付穴 雌ネジ
接続ポート径	M3
材質	銅、PTFEフリー
材質 駆動軸	アルミニウム
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミニウム