


# 保護管用ネジ付コネクタ MKGV-23-M32

部品番号: 1877304

FESTO

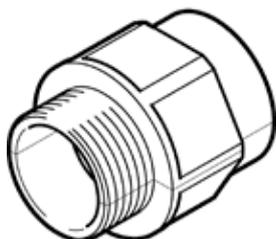

## データシート

特長	値
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	2
保護仕様	IP54
周囲温度	-40 ... 100 °C
取付方法	雄ネジ
材質	RoHS対応
材質 コネクタ	PA