


ピンアダプタ SIE-GA

部品番号: 18780

FESTO

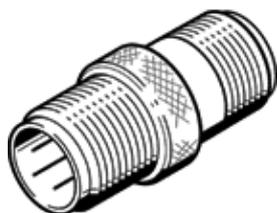

データシート

特長	値
取付方向	任意
規格	EN 61076-2-101 EN 61984
使用電圧範囲 (AC)	250 V
使用電圧範囲 (DC)	250 V
サージの強さ	2.5 kV
40°C時の許容負荷電流	4 A
汚染度	3
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
保護仕様	IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
最大締付けトルク	0.6 Nm
質量	23.5 g
配線方式	4ピン デザインA M12x1 ストレート形プラグ
取付方法	スレーブナット
材質 コネクタナット	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
材質 (クランプコネクタ)	真鍮 ニッケルメッキ、金メッキ