


ケーブルソケット

ASI-SD-FK

部品番号: 18785

FESTO

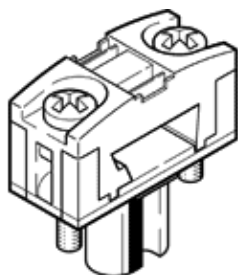

データシート

特長	値
取付方法	取付穴
取付方向	任意
質量	6.8 g
配線方式	2ピン ストレート形プラグソケット
使用電圧範囲 (DC)	≤ 75 V
使用電圧範囲 (AC)	≤ 60 V
許容電流負荷	3 A
ターミナル断面図	1.5 mm ²
保護仕様	IP65
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	PA
Material electrical contact	銅