


# ケーブルソケット ASI-SD-FK-M12

部品番号: 18788

FESTO

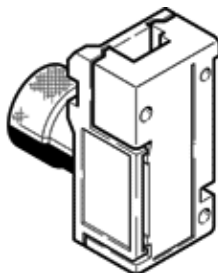

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	$\leq 40$ V
許容電流負荷	2 A
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-25 ... 60 °C
質量	16.8 g
ターミナル断面図	1.5 mm <sup>2</sup>
配線方式	5ピン ストレートソケット/非接触センサ
取付方法	スレーブナット
ハウジングカラー	黒
材質 コネクタナット	ニッケルメッキ
材質 ハウジング	PA
材質 ( クランプコネクタ )	銅合金 金メッキ