


# ケーブルソケット ASI-SD-PG-M12

部品番号: 18789

FESTO

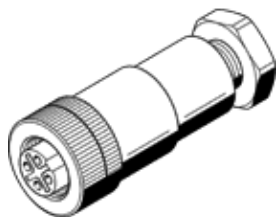

## データシート

特長	値
取付方法	スレーブナット
取付方向	任意
質量	27.6 g
配線方式	4ピン ストレート形プラグソケット ネジ端子
使用電圧範囲 ( AC)	<= 125 V
許容電流負荷	3 A
ケーブルコネクタ	Pg9
ターミナル断面図	0.75 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
Material housing	PA
ハウジングカラー	黒
Material of union nut	ニッケルメッキ
Material electrical contact	銅