


ソケット MSSD-EB-M12-MONO

部品番号: 188024

FESTO

MEBH、MEOBH、MN2H、IMN2H用

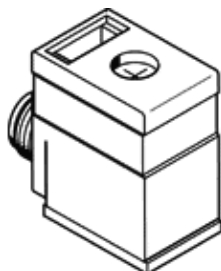

データシート

特長	値
規格	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
切換位置表示	LED
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2.5
質量	13.18 g
配線方式1	EN175301-803によると、Cタイプを形成することができる
配線方式2	雄ストレート、M12X1、2極、Aコード
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 24 V
作動電圧 DC	24 V
使用電圧範囲 (AC)	12 ... 24 V
許容電流負荷	0.12 A
サージの強さ	2.5 kV
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	PA
ハウジングカラー	透明
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR NBR
Material electrical contact	銅合金 (銀めっき) Brass, gold-plated