


# マニホールド VIGM-04-D-1

部品番号: 18831

FESTO

バルブターミナル用

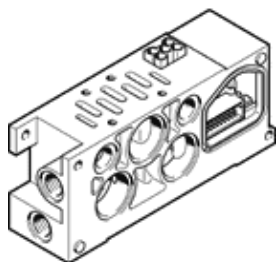

## データシート

| 特長         | 値                           |
|------------|-----------------------------|
| 規格         | ISO 5599-2                  |
| バルブ位置      | 1                           |
| 使用圧力       | -0.9 ... 16 bar             |
| 作動流体       | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア |
| 流体温度       | -10 ... 60 °C               |
| 周囲温度       | -10 ... 60 °C               |
| 認証         | UL - Recognized (OL)        |
| サブベースの取付方法 | 取付穴                         |
| エア接続ポート 1  | G1/2                        |
| エア接続ポート 2  | G1/4                        |
| エア接続ポート 3  | G1/2                        |
| エア接続ポート 4  | G1/4                        |
| エア接続ポート 5  | G1/2                        |
| 材質 接続プレート  | アルミダイカスト                    |