


バルブターミナル IIMP-02-1/4-10-BU

部品番号: 18874

FESTO

G1/4、マルチピン接続

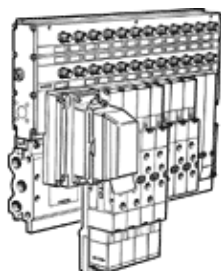

データシート

| 特長 | 値 |
|-------------|--|
| バルブ機能 | 5方弁シングル 5方弁ダブル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ |
| 標準流量 | 1,300 ... 1,600 l/min |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| 配線 | Multipol |
| バルブ位置 | 10 |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 保護仕様 | IP65 |
| 操作方法 | 電気 |
| バルブターミナルタイプ | 02 |
| 構造 | スプール弁 |
| パイロット方式 | 外部パイロット 内部パイロット |
| バルブターミナル構造 | 固定グリッド |
| パイロット圧力 | 1.5 ... 10 bar |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| 流体温度 | -5 ... 50 °C |
| 材質 | PWIS質を含む |