


# マニホールド VIGK-04-D-2

部品番号: 18886

FESTO

バルブターミナル用  
2011年廃番予定品

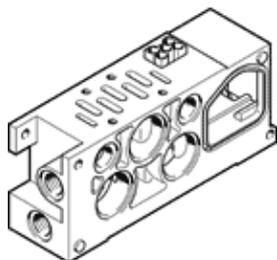

## データシート

特長	値
規格	ISO 5599-2
バルブ位置	1
使用圧力	-0.9 ... 16 bar
作動流体	ろ過圧縮空気
流体温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	UL - Recognized (OL)
サブベースの取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G3/4
エア接続ポート 2	G3/8
エア接続ポート 3	G3/4
エア接続ポート 4	G3/8
エア接続ポート 5	G3/4
材質 接続プレート	アルミダイカスト