


マニホールド VIGK-04-D-2-NPT

部品番号: 18887

FESTO

バルブターミナル用

この製品はFesto USA向けの製品です。

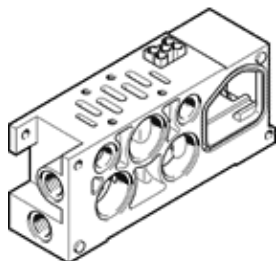

データシート

特長	値
幅	183 mm
使用圧力	-0.9 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	UL - Recognized (OL)
サブベースの取付方法	取付穴
外部パイロット接続ポート12/14	NPT1/8-27
エア接続ポート 1	NPT3/4-14
エア接続ポート 2	NPT3/8-18
エア接続ポート 3	NPT3/4-14
エア接続ポート 4	NPT3/8-18
エア接続ポート 5	NPT3/4-14
材質 接続プレート	アルミダイカスト