


# マニホールド VIGK-04-D-3

部品番号: 18888

FESTO

バルブターミナル用

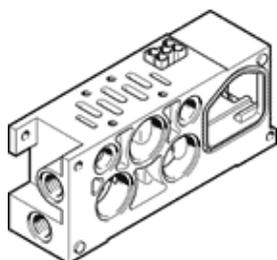

## データシート

特長	値
規格	ISO 5599-2
バルブ位置	1
使用圧力	-0.9 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	UL - Recognized (OL)
サブベースの取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1
エア接続ポート 2	G1/2
エア接続ポート 3	G1
エア接続ポート 4	G1/2
エア接続ポート 5	G1
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト