


真空サクシヨンカップホルダ ESH-HA-4-PK

部品番号: 189200

FESTO

高さ補正無し、上部真空接続、高さ増加補正付、上部真空接続、
ホルダは六角ナット2個で取付

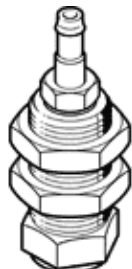

データシート

特長	値
ポリウム	0.668 cm ³
取付方向	垂直
構造	真空ポート上
吸着盤の配置	サイズ4
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大气
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	23 g
取付方法	ロックナット付
真空パッド取付	M6
真空接続ポート	PK-4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR 鋼
Material bracket	アルミニウム 真鍮 (ニッケルめっき) POM 熱処理鋼 ステンレス