


# 真空サクションカップホルダ ESH-HB-2-PK

部品番号: 189206

FESTO

高さ補正無し、側面真空接続

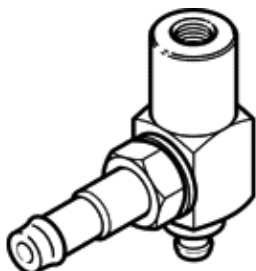

## データシート

特長	値
ポリウム	0.188 cm <sup>3</sup>
取付方向	垂直
構造	真空ポート横
吸着盤の配置	サイズ2
作動流体	ISO 8573-1:2010[7::-:]ベースの大气
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	11 g
取付方法	雌ネジ
真空パッド取付	チューブ径4mm
真空接続ポート	PK-4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR 鋼
Material bracket	アルミニウム 真鍮 ( ニッケルめっき ) POM 熱処理鋼 ステンレス