


真空サクションカップホルダ ESH-HB-3-QS

部品番号: 189207

FESTO

高さ補正無し、側面真空接続

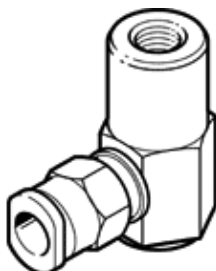

データシート

特長	値
ポリウム	0.519 cm ³
取付方向	垂直
構造	真空ポート横
吸着盤の配置	サイズ3
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	0 ... 60 °C
質量	29 g
取付方法	雌ネジ
真空パッド取付	M4
真空接続ポート	QS-6
材質	RoHS対応
Material seals	NBR 鋼
Material bracket	アルミニウム 真鍮 (ニッケルめっき) POM 熱処理鋼 ステンレス