


真空サクシオンカップホルダ ESH-HD-3-PK

部品番号: 189238

FESTO

高さ補償付、側面真空接続、2つの六角ナットによる安全補償

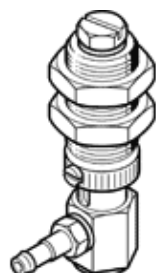

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|--|
| 真空パッドの高さ補正器 | 6 mm |
| ポリウム | 0.343 cm ³ |
| 取付方向 | 垂直 |
| 構造 | 真空ポート横 高さ補正機能付 |
| 吸着盤の配置 | サイズ3 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 44 g |
| 取付方法 | ロックナット付 |
| 真空パッド取付 | M4 |
| 真空接続ポート | PK-4 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR 鋼 |
| Material bracket | アルミニウム 真鍮 (ニッケルめっき) POM 熱処理鋼 ステンレス |