


# 真空サクシヨンカップホルダ ESH-HDL-2-PK

部品番号: 189246

FESTO

高さ増加補正付、側面真空接続、ホルダは六角ナット2個で取付

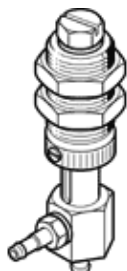

## データシート

特長	値
真空パッドの高さ補正器	10 mm
ポリウム	0.138 cm <sup>3</sup>
取付方向	垂直
構造	真空ポート横 高さ補正機能付
吸着盤の配置	サイズ2
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	32 g
取付方法	ロックナット付
真空パッド取付	チューブ径4mm
真空接続ポート	PK-4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR 鋼
Material bracket	アルミニウム 真鍮 ( ニッケルめっき ) POM 熱処理鋼 ステンレス