


# 真空サクシヨンカップホルダ ESH-HE-2-M5

部品番号: 189254

FESTO

高さ補正無し、直接ねじ込み用

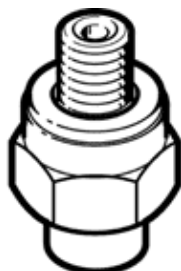

## データシート

特長	値
オリフィス径	2 mm
ボリウム	0.036 cm <sup>3</sup>
取付方向	垂直
構造	真空ポート上
吸着盤の配置	サイズ2
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	3 g
取付方法	雄ネジ 真空ポートから
真空パッド取付	チューブ径4mm
真空接続ポート	M5
材質	RoHS対応
Material seals	鍛造アルミ合金 NBR POM 鋼
Material bracket	熱処理鋼