


パッドホルダ ESH-HE-4-G1/8

製品番号: 189256

FESTO

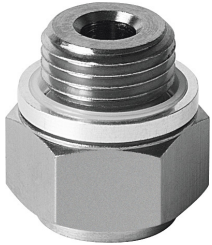

データシート

特徴	値
呼び径	4 mm
容量	0.289 cm ³
取付位置	垂直
構造	真空ポート上
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ4
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	11 g
取付方法	雄ネジ付 真空ポート経由
サクシヨンカップマウント	M6
真空接続	G1/8
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	鍛造アルミ合金 NBR POM 鋼
材質 リテーナ	焼戻し鋼