


# 真空パッド ESS-80-BS

部品番号: 189396

FESTO

容易に交換可能

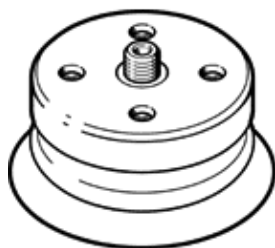

## データシート

特長	値
サクシオンカップ高さ補正器	10 mm
最小ワークピース半径	430 mm
オリフィス径	6 mm
真空パッド径	80 mm
真空容量	63.9 cm <sup>3</sup>
ポート位置	上面
取付方向	任意
吸着盤の配置	サイズ5
真空パッドの形状	丸型、ベロ1.5段
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大气
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-30 ... 180 °C
公称作動圧力の保持力	213.6 N
使用圧力時の横荷重	93 N
質量	139 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	M10
色	透明
シヨア硬度	50 +/- 5
Material of threaded plug	鋼 ( ニッケルメッキ ) POM 亜鉛クロムめっき鋼
材質	RoHS対応
Material suction cup	VMQ (シリコン)