


真空パッド ESS-30X90-ON

部品番号: 189418

FESTO

容易に交換可能

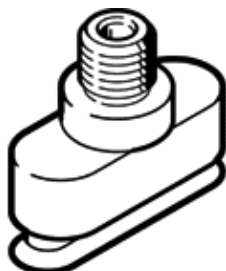

データシート

特長	値
オリフィス径	6 mm
真空パッドサイズ	30x90 mm
真空容量	10.17 cm ³
ポート位置	上面
取付方向	任意
吸着盤の配置	サイズ5
真空パッドの形状	楕円 (平型)
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:]ベースの大気
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-10 ... 70 °C
公称作動圧力の保持力	134.4 N
使用圧力時の水平横荷重	201 N
使用圧力時の垂直横荷重	134.5 N
質量	55.3 g
取付方法	真空ポートから
真空接続ポート	M10
色	黒
シヨア硬度	50 +/- 5
材質	RoHS対応
Material suction cup	NBR