


供給モジュール VABF-C8-12-P3A5-QX

部品番号: 1894888

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

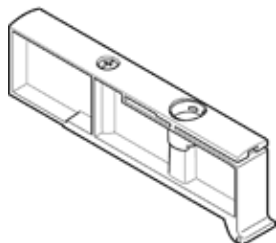

データシート

特長	値
使用圧力	< 8 bar
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 60 °C
周囲温度	-5 ... 60 °C
質量	13.8 g
エア接続ポート 1	カートリッジについては準備中
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA