 



# ショックアブソーバ YSR-8-8-D

部品番号: 189980

FESTO

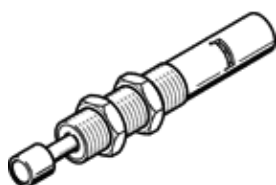

## データシート

特長	値
サイズ	8
ストローク	8 mm
クッション	調整可 硬質
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	3 m/s
リセット時間 短	0.4 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
耐酸性クラス: CRC	2
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	8 mm
最大抑止力	400 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	4 J
時間あたりの最大消費エネルギー	24,000 J
残存エネルギー	0.01 J
リセット力	3 N
質量	60 g
取付方法	ロックナット付
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質ハウジング	真鍮 ニッケルメッキ
材質ピストンロッド	ステンレス