 



# ロータリアクチュエータ DRE-26-F07-Q10-FO-O-PS

部品番号: 190124

FESTO

VDI/VDE 3845に準拠した複動シリンダ用エアコネクション。  
バルブは直接フランジに取付け可能です。  
この製品はFesto USA向けの製品です。

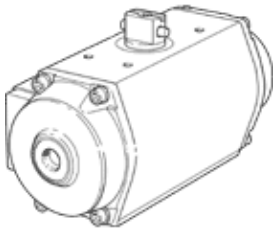

## データシート

特長	値
アクチュエータサイズ	26
フランジ金具の取付穴パターン	F07
回転角度	90 deg
規格に適合した接続継手	ISO 5211
クッション	クッションなし
取付方向	任意
運転モード	単動
構造	ラックピニオン
位置検出	なし
規格準拠のバルブ接続ポート	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
使用圧力	2 ... 10 bar
ATEX 適合	II 2 GD c X
ATEX 周辺温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
耐酸性クラス: CRC	3
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPa時のトルク	193 Nm
バネ復帰モーメント	73 Nm
使用圧力0.6MPa、0°→90°→0°時の空気消費量	9.6 l
質量	6,400 g
シャフト接続	V17
接続ポート径	サブベース G1/4
材質	PWIS質を含む