

ワンタッチコネクタ QSM-3/16H-5/32-U


部品番号: 190614

FESTO

ワンタッチスリーブ付

この製品はFesto USA向けの製品です。

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

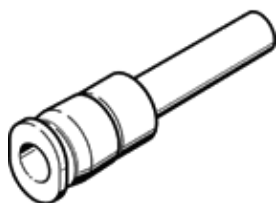

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| サイズ | MINI |
| オリフィス径 | 2.1 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 認証 | Germanischer Lloyd |
| 質量 | 1.5 g |
| エア接続ポート 1 | ワンタッチスリーブQS-3/16" |
| エア接続ポート 2 | 適用チューブ外径: 5/32" |
| リリースリングの色 | グレー |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | PBT |
| 材質情報 リリースリング | POM |
| 材質 チューブパッキン | NBR |
| 材質情報 チューブクランプセグメント | ステンレス |