


# ワンタッチコネクタ

## QSMK-10-32-UNF-1/8-U

部品番号: 190703

FESTO

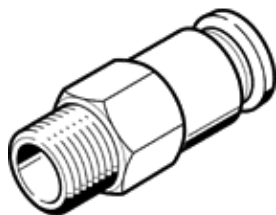

## データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	1.6 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	1.5 Nm
質量	9.5 g
エア接続ポート 1	10-32 UNF-2A
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 1/8"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス