

# ワンタッチティーコネクタ QSMT-10-32-UNF-5/32-U


部品番号: 190813

FESTO

外形六角、360°回転可能

この製品はFesto USA向けの製品です。

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

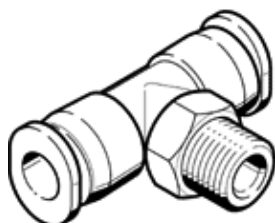

## データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	2.2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
最大締付トルク	1.5 Nm
質量	4.5 g
出力数	2
供給配管数	1
エア接続ポート 1	UNF10-32 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 5/32"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス