


ワンタッチティーコネクタ QSMTL-1/16-5/32-U

部品番号: 190819

FESTO

外形六角、360°回転可能
この製品はFesto USA向けの製品です。
2011年廃番予定品

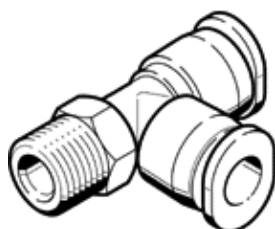

データシート

特長	値
サイズ	MINI
オリフィス径	2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気 真空
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-10 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	8.5 g
出力数	2
供給配管数	1
エア供給ポート	雄ねじ NPT1/16~27
エア排気ポート	NPT1/8-27 適用チューブ外径: 3/16"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	PBT
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス