


ワンタッチティーコネクタ QSTF-1/8-5/32-U

部品番号: 190823

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ+雌ねじ, 外部六角

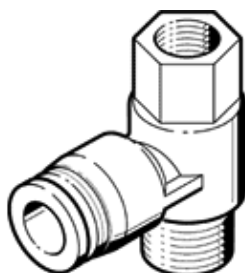

データシート

| 特長 | 値 |
|---|---|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 3 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | コーティング |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | L-shape, additional connection, female thread, lengthwise |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| Maritime classification | see certificate |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 最大締付トルク | 8 Nm |
| 質量 | 23 g |
| 出力数 | 2 |
| 供給配管数 | 1 |
| 取付方法 | External hexagon 9/16 |
| エア接続ポート 1 | NPT1/8雄ねじ |
| エア接続ポート 2 | NPT1/8雌ねじ 適用チューブ外径: 5/32" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 14 ... 140 °F |
| リリースリングの色 | グレー |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |