


# ワンタッチティーコネクタ QSTF-1/8-5/16-U

部品番号: 190826

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ+雌ねじ, 外部六角

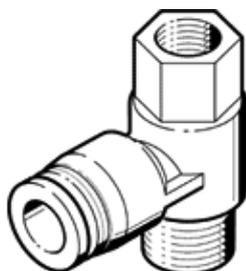

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	5 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
デザイン	L-shape, additional connection, female thread, lengthwise
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	8 Nm
質量	25 g
出力数	2
供給配管数	1
取付方法	External hexagon 9/16
エア接続ポート 1	NPT1/8雄ねじ
エア接続ポート 2	NPT1/8雌ねじ 適用チューブ外径: 5/16"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス