


ワンタッチティーコネクタ QSTF-1/4-1/4-U

部品番号: 190827

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ+雌ねじ, 外部六角

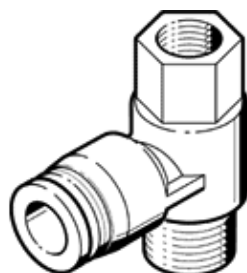

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	4.6 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押しきの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	14 Nm
質量	39 g
出力数	2
供給配管数	1
エア接続ポート 1	NPT1/4雄ねじ NPT1/4雌ねじ
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 1/4"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス