


# 六角ワンタッチエルボ QSYTF-1/2-1/2-U

部品番号: 190837

FESTO

360°回転可能, 雄ねじ+雌ねじ, 外部六角

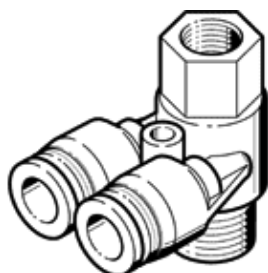

## データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	7.1 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
構造	押し引きの原理
容器サイズ	1
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	106 g
出力数	2
供給配管数	1
エア接続ポート 1	NPT 1/2雄ねじ NPT 1/2雌ねじ
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 1/2"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	PBT
Material hollow bolt	真鍮 ( ニッケルめっき )
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス