


チェック弁 H-QS-5/16-U

部品番号: 190844

FESTO

負圧での使用可

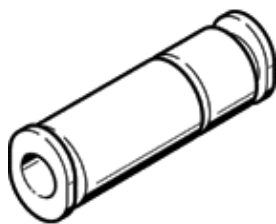

データシート

特長	値
バルブ機能	戻り止め機構
エア接続ポート 1	QS-5/16
エア接続ポート 2	QS-5/16
取付方法	ライン設備
標準流量	754 l/min
使用圧力	-1 ... 10 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
Material housing	アルミニウム
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
最低差圧、開	0.1 bar
最低差圧、閉	0.2 bar
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	21 g
材質	RoHS対応