


# チェックバルブ HA-1/8-QSM-3/16-U

製品番号: 190849

FESTO

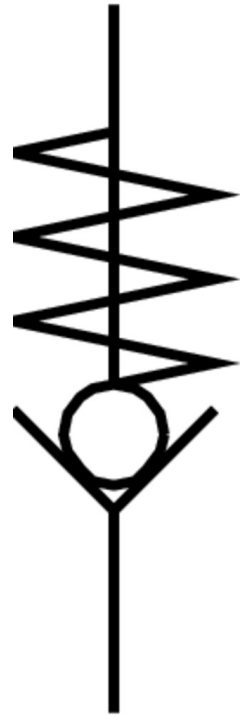

## データシート

| 特徴            | 値                               |
|---------------|---------------------------------|
| バルブ機能         | 一方向絞り機能                         |
| エア接続ポート 1     | NPT1/8                          |
| 空気圧接続 2       | QS-3/16                         |
| 取付方法          | ねじ込み式                           |
| 標準公称流量        | 238 l/min                       |
| 作動電圧          | -1 bar...10 bar                 |
| 周囲温度          | 0 °C...60 °C                    |
| 材質ハウジング       | 真鍮                              |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 開時の最小差圧       | 0.1 bar                         |
| 最低差圧 閉じる      | 0.2 bar                         |
| 使用流体/制御流体の情報  | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)          |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                  |
| 製品質量          | 13 g                            |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                          |