 



遮断弁

HE-2-1/4-QS-5/16-U

部品番号: 190867

FESTO

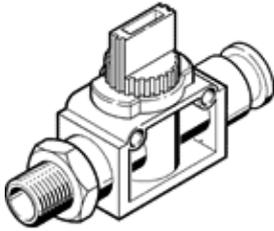

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------|--------------------------------------|
| バルブ機能 | 2/2ピステープル |
| エア接続ポート 1 | 1/4 NPT |
| エア接続ポート 2 | QS-5/16 |
| 操作方法 | 手動操作 |
| 取付方法 | 取付穴を使った直接取付 取付ねじを使った直接取付 オプション |
| 標準流量 | 423.9 l/min |
| オリフィス径 | 3.5 mm |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C |
| Material housing | 強化PBT |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| シール | ソフトシール |
| 取付方向 | 任意 |
| 構造 | スプール弁 |
| 制御方法 | 直動 |
| 流れ方向 | 逆流可能 |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| クリーンルームクラス | ISO class 4 |
| 流体温度 | 0 ... 60 °C |
| 質量 | 36 g |
| Material of threaded plug | 真鍮ニッケルメッキ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material seals | NBR |