


シャットオフバルブ HE-3-1/4-QS-5/16-U

製品番号: 190869

FESTO

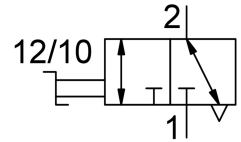

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|---------------------------------------|
| バルブ機能 | 3/2 双安定 |
| 追加機能選択 | 排気機能付 |
| エア接続ポート 1 | 1/4 NPT |
| 空気圧接続 2 | QS-5/16 |
| 操作方法 | 手動 |
| 取付方法 | オプション： 中空穴でのダイレクトマウント ねじによる直接取付 |
| 標準公称流量 | 423.9 l/min |
| 呼び径 | 3.5 mm |
| 使用圧力 | -0.095 MPa...1 MPa |
| 作動電圧 | -0.95 bar...10 bar |
| 周囲温度 | 0 -C...60 -C |
| 材質ハウジング | PBT-剛性 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気 |
| 排気機能 | スロットル不可 |
| シーリング原理 | ソフト |
| 取付位置 | 任意 |
| 構造 | ピストンゲートバルブ |
| 制御方法 | ダイレクト |
| 流れ方向 | 反転負荷 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| クリーンルーム等級 | ISO 14644-1 準拠, クラス4 |
| 流体温度 | 0 -C...60 -C |
| 製品質量 | 36 g |
| 空気圧ポート 3 | ダクトなし |
| ねじ付トラニオン材質 | 真鍮ニツケルめっき |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 シール | NBR |