 



# 遮断弁 HE-3-1/4-1/4-NPT-U

部品番号: 190878

FESTO

負圧での使用可

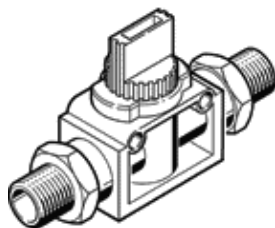

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁 (ダブル)
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 2	1/4 NPT
操作方法	手動操作
取付方法	取付穴を使った直接取付 取付ねじを使った直接取付 オプション
標準流量	625.5 l/min
オリフィス径	4.1 mm
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
使用圧力	-0.95 ... 10 bar
周囲温度	0 ... 60 °C
Material housing	強化PBT
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
排気機能	絞り調整不可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
構造	スプール弁
制御方法	直動
流れ方向	逆流不可
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルームクラス	ISO class 4
流体温度	0 ... 60 °C
質量	58 g
エア接続ポート 3	排気なし
Material of threaded plug	真鍮ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR