


真空サクシヨンカップ

ESV-100-SU

部品番号: 191008

FESTO

装着部、容易に取り外し可

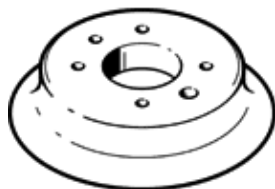

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------------|------------------------------|
| 最小ワークピース半径 | 460 mm |
| 真空パッド径 | 100 mm |
| 真空容量 | 29.779 cm ³ |
| ポート位置 | 上面 |
| 取付方向 | 任意 |
| 真空パッドの形状 | 平型 |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| 使用圧力 | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| 使用圧力 | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C |
| 公称作動圧力の保持力 | 503.6 N |
| 質量 | 59 g |
| 色 | 青 |
| シヨア硬度 | 60 +/- 5 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material suction cup | PUR |