


# 真空サクシヨンカップ ESV-200-SF

部品番号: 191018

FESTO

装着部、容易に取り外し可

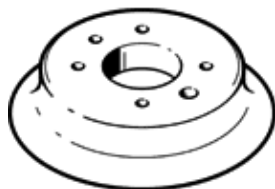

## データシート

特長	値
最小ワークピース半径	680 mm
真空パッド径	200 mm
真空容量	245.454 cm <sup>3</sup>
ポート位置	上面
取付方向	任意
真空パッドの形状	平型
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
使用圧力	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010[7:-:-]ベースの大気
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-10 ... 200 °C
公称作動圧力の保持力	1,610 N
質量	840 g
色	グレー
シヨア硬度	60 +/- 5
材質	RoHS対応
Material suction cup	FPM